



Zoni®

Vypínač novej generácie

Nový šampión vašich projektov. Vyniká všestrannosťou.



- Moderné prístroje vypínačov s ovládaním aplikácií a cez Bluetooth
- Úplne nový tvar, trendové a neopozierané farby – kompletne v matnom prevedení
- Dvojfarebné rámčeky
- Nové, ešte bezpečnejšie zásuvky
- Kompletne navrhnutý a vyrobený v ČR





Zoni®

Matný a elegantný

Prepracovaný v každom detaile.
Ani okrúhly, ani hranatý. Prvý český
dizajnový rad ABB v matnom
prevedení. Vypínače a zásuvky,
ktoré si zamilujete.

—
01



—
01

Vypínač v skutočnom rozmere

Nový je aj celkový rozmer vypínačov
a zásuviek, ktorý je 85 × 85 mm vrátane
rámčeka. Vypínače vystupujú nad stenu
len 16 mm. Farby sú UV stabilné, bez PVC
a halogénov.


—
01 biela
vypínač + zásuvka

—
02 biela


—
03 matná čierna / biela

—
04 matná čierna

—
05 matná biela

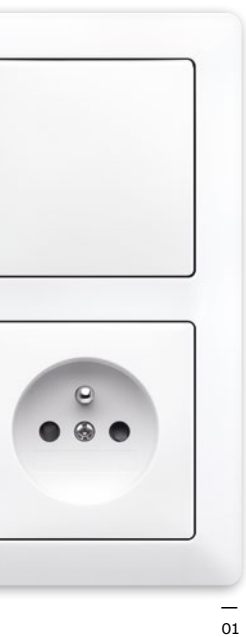

—
01

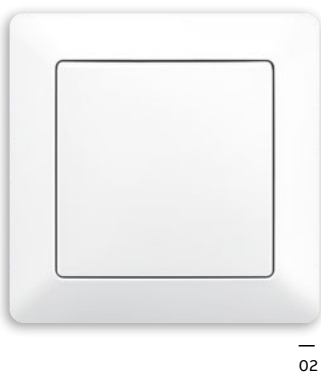


—
02



—
03



—
04

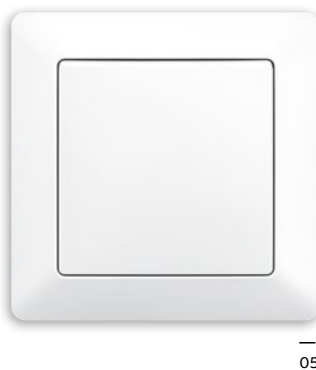

—
05

Rozohrajte hru svetiel a tieňov

Ak máte radi kontrast,
môžete smelo kombinovať.
Nielen čiernu s bielou v podobe
dvojvrstvových rámčekov,
ale aj lesklé povrchy s matnými.



Matná farba je univerzálna podobne ako čierna a biela. Vyzerá rovnako bez ohľadu na svetelné podmienky a na povrchu nezostávajú odtlačky prstov.







Zoni® Dokonalý odtieň

Neopozerané farby,
starostlivo vybrané
českými interiérovými
dizajnérmi a rešpektujúce
najnovšie trendy.
Tak ako greige.



—
01







—
01
Ladnejšie a bezpečnejšie zásuvky
Vystupujú nad stenu iba 12 mm.
Vďaka novým integrovaným bezpečnostným
clonkám priamo do prístroja zásuvky
ste chránení pred elektrickým prúdom
i po odobratí krytu.

**Zoni®**

Trendové farby

Jemné zemité farby inšpirované prírodou umožňujú splynutie vypínačov a zásuviek tón v tóne so stenami alebo vyniknú na čistých bielych stenách ako výrazný doplnok interiéru.

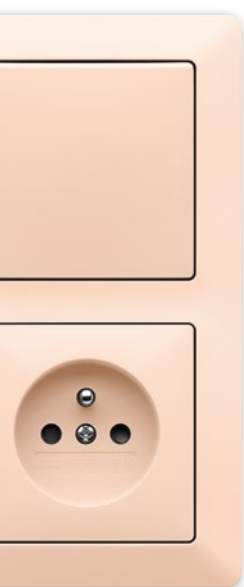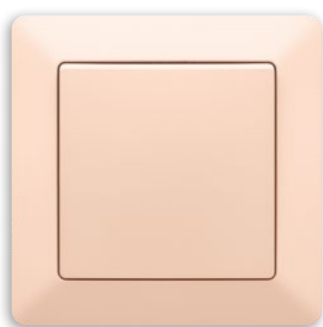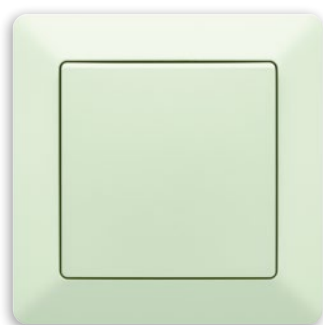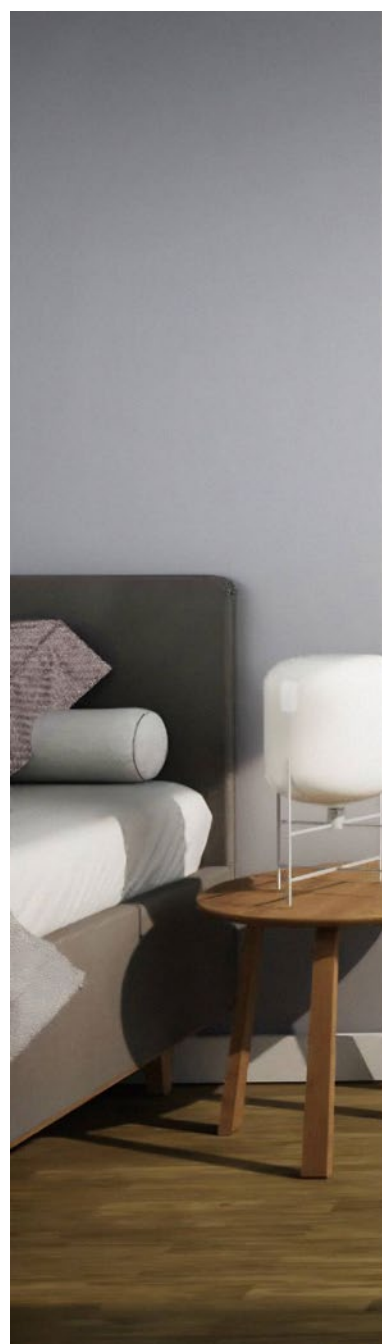—
01—
02—
03

—
04—
05

- 01 púdrová / biela
vypínač + zásuvka
- 02 púdrová / biela
- 03 olivová / biela
- 04 greige / biela
- 05 šedá / biela




Zoni®


Vypínač novej generácie

ABB flexTronics®

je nový všestranný typ prístroja, ktorý umožňuje jednoduchú zmenu obyčajného vypínača v diaľkovo ovládateľný cez Bluetooth až po ovládač v inteligentnej domácnosti. Pre svetlá aj žalúzie.

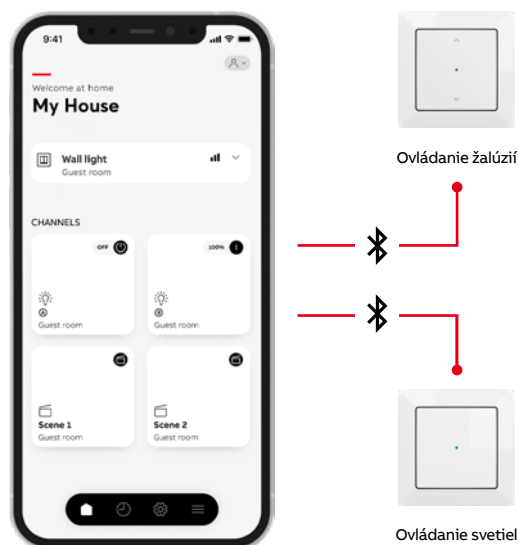


1

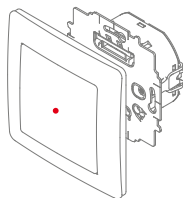


Ručný vypínač

2

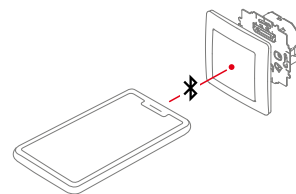


Ovládanie vypínača
mobilom cez Bluetooth

3

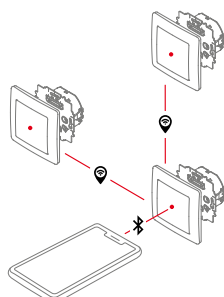

Ovládanie viacerých vypínačov
mobilom naraz cez Bluetooth

4

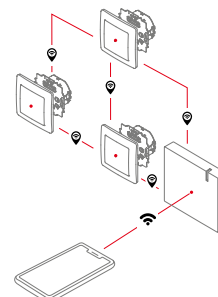


Jednoduché zapojenie do inteligentnej
domácnosti ABB-free@home®


Zoni®

Prístrojové možnosti

Nová generácia vypínačov ABB flexTronics® podčiarkuje komplexnosť našej ponuky. V prístrojových možnostiach nájdete všetko, čo potrebujete pre realizáciu modernej a kvalitnej elektroinštalácie v rodinnom aj bytovom dome.

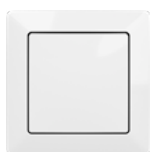

spínač / prepínač / ovládač

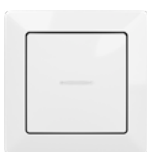


spínač / prepínač / ovládač s orientačnou alebo signalizačnou tlejkou / LED




spínač / prepínač / ovládač s popisovým poľom



spínač dvojpólový / trojpólový

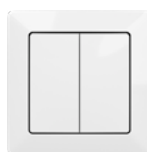

prepínač sériový / prepínač striedavý dvojité / ovládač dvojité

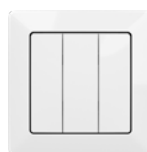


spínač trojnásobný



spínač kartový s orientačnou tlejkou



stmievač s otočným ovládačom

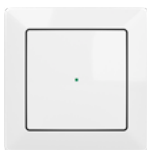


stmievač flex s krátkocestným ovládačom, s orientačnou LED




časovač Busch-Timer®



spínač automatický so snímačom pohybu

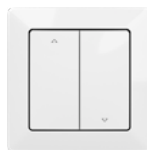


spínač / ovládač žalúziový

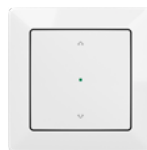

spínač žalúziový flex s krátkocestným ovládačom, s orientačnou LED



spínač žalúziový komfortný s časovacím ovládačom

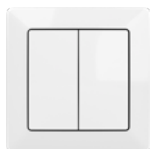

Friends of Hue smart switch*



termostat priestorový, pre kúrenie alebo pre kúrenie/chladienie, s otočným nastavením



termostat univerzálny programovateľný, s plávajúcím krytom



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténna TV+R / TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pre stereofónne pripojenie



prístroj nabíjaci USB



zásuvka komunikačná dvojnásobná, so šikmým vývodom




zosilňovač AudioWorld s DAB+, tunerom FM a Bluetooth



zosilňovač AudioWorld s DAB+, tunerom FM




reproduktor zapustený AudioWorld

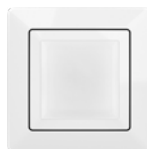

LED osvetlenie



LED osvetlenie, so snímačom pohybu

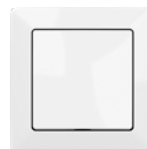

vývodka káblová / kryt zaslepovací



zásuvka centrálneho vysávania**



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná, s USB konektorom



zásuvka jednonásobná s ochranou pred prepätím



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchnou dutinou



zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchnou dutinou, s ochranou pred prepätím



rámčeky 1- až 5násobné (zhodné pre vodorovnú aj zvislú montáž)

* Sada Friends of Hue smart switch je dostupná iba v bielej farbe.

** Zásuvku centrálneho vysávania nie je možné použiť na montáž do viacnásobných rámčekov.




Zoni®


Vypínač novej generácie

Spínače	16
Komunikačná technika	18
Termostaty	18
Časové spínače	19
Stmievacie	19
Snímače pohybu	19
Diaľkové ovládanie	19
Žalúziové spínače	20
AudioWorld	20
LED osvetlenie	20
Ostatné prístroje	20
Zásuvky	21
Spínače a zásuvky IP 44 pre zapustenú montáž	22
Kryty pre ABB-free@home®, ABB flexTronics® a ABB-free@home® flex	24
Rámčeky	26


Zoni®

Vypínač novej generácie

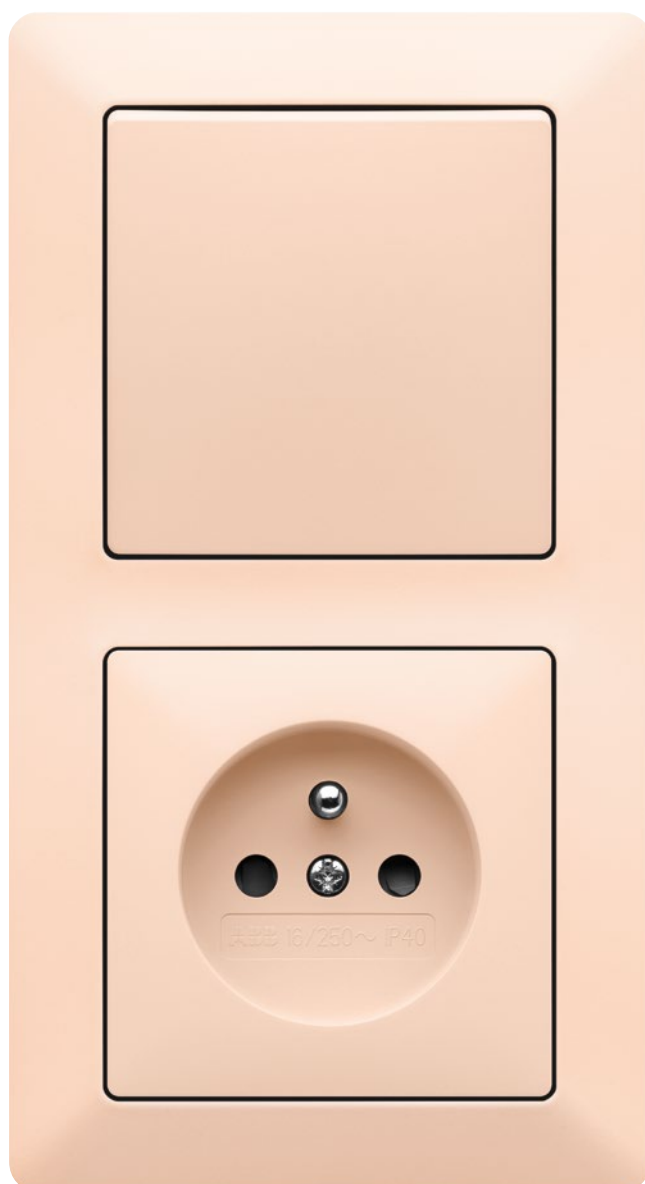


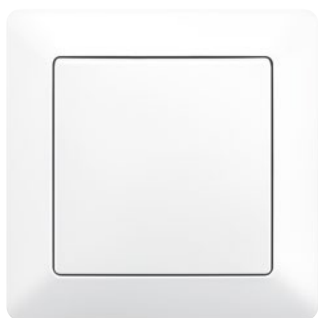


biela

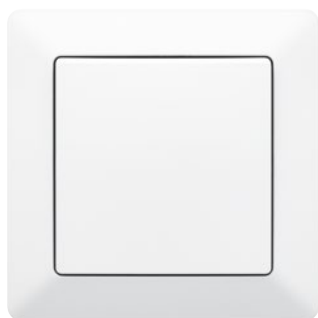

matná biela

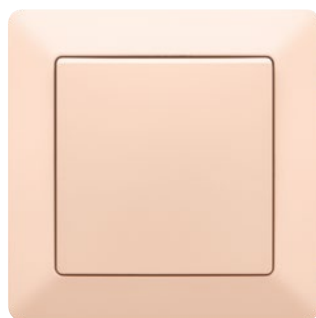

púdrová / biela

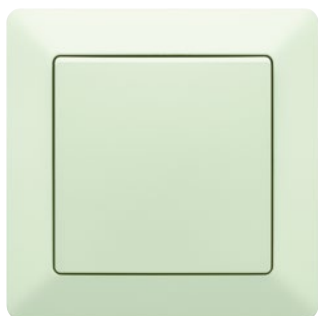

olivová / biela



greige / biela



šedá / biela



matná čierna




matná čierna / biela




16 mm

	Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	1	Spínač jednopólový s krytom 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590135A6500 2CHT590135A6240 2CHT590135A6241 2CHT590135A6242 2CHT590135A6243 2CHT590135A6244 2CHT590135A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A01345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6	Prepínač striedavý s krytom 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590635A6500 2CHT590635A6240 2CHT590635A6241 2CHT590635A6242 2CHT590635A6243 2CHT590635A6244 2CHT590635A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A06345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	
	7	Prepínač krížový s krytom 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590735A6500 2CHT590735A6240 2CHT590735A6241 2CHT590735A6242 2CHT590735A6243 2CHT590735A6244 2CHT590735A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A07345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5	Prepínač sériový s krytom 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590535A6500 2CHT590535A6240 2CHT590535A6241 2CHT590535A6242 2CHT590535A6243 2CHT590535A6244 2CHT590535A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A05345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6+6	Prepínač striedavý s krytom 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT595235A6500 2CHT595235A6240 2CHT595235A6241 2CHT595235A6242 2CHT595235A6243 2CHT595235A6244 2CHT595235A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A52345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0	Ovládač zapínací s N, s krytom 10 A, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT599135A6500 2CHT599135A6240 2CHT599135A6241 2CHT599135A6242 2CHT599135A6243 2CHT599135A6244 2CHT599135A6237	14 14 14 14 14 14 14
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A91345 xxxW		1 2 3 4 5 6 7 8	

Zoni®
Spínače

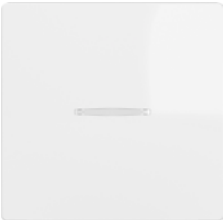Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590651A4500 2CHT590651A4240 2CHT590651A4241 2CHT590651A4242 2CHT590651A4243 2CHT590651A4244 2CHT590651A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00651 xxx		12345678		
3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	Kryt jednoduchý s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590653A4500 2CHT590653A4240 2CHT590653A4241 2CHT590653A4242 2CHT590653A4243 2CHT590653A4244 2CHT590653A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00653 xxx		12345678		
3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3558-A01340 3558-A06340 3558-A07340 3558-A91342	Kryt jednoduchý s popisovým poľom Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590610A4500 2CHT590610A4240 2CHT590610A4241 2CHT590610A4242 2CHT590610A4243 2CHT590610A4244 2CHT590610A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00610 xxx		12345678		
3559T-A00610 ..	Pole popisové so symbolom zvončeka Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom. Typové číslo: 3559T-A00271		2CHT590271A4000	50/1	
3559T-A00610 ..	Pole popisové so symbolom svetla Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom. Typové číslo: 3559T-A00272		2CHT590272A4000	50/1	
Zoni®			12345678		
3559-A02345	Kryt jednoduchý s potlačou Pre spínače radenia 2. Nie je možné použiť tlejivku ani LED.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590655A4500 2CHT590655A4240 2CHT590655A4241 2CHT590655A4242 2CHT590655A4243 2CHT590655A4244 2CHT590655A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00655 xxx		12345678		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potlačou Pre spínače radenia 3. Nie je možné použiť tlejivku ani LED.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590933A4500 2CHT590933A4240 2CHT590933A4241 2CHT590933A4242 2CHT590933A4243 2CHT590933A4244 2CHT590933A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00933 xxx		12345678		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345	Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590652A4500 2CHT590652A4240 2CHT590652A4241 2CHT590652A4242 2CHT590652A4243 2CHT590652A4244 2CHT590652A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00652 xxx		12345678		



Poznámky:

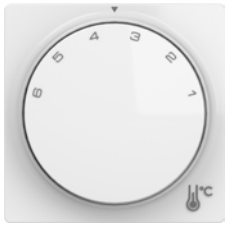Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2TKA000153G1	Kryt spínača trojnásobného		
		biela	2CHT590666A4500	20/1
		matná biela	2CHT590666A4240	20/1
		šedá	2CHT590666A4241	20/1
		púdrová	2CHT590666A4242	20/1
		olivová	2CHT590666A4243	20/1
		greige	2CHT590666A4244	20/1
		matná čierna	2CHT590666A4237	20/1
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00666 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A92445	Kryt spínača kartového S čírym priezorom. Pre radenie So odporúčame použiť LED (3916-0544).		
		biela	2CHT590700A4500	10/1
		matná biela	2CHT590700A4240	10/1
		šedá	2CHT590700A4241	10/1
		púdrová	2CHT590700A4242	10/1
		olivová	2CHT590700A4243	10/1
		greige	2CHT590700A4244	10/1
		matná čierna	2CHT590700A4237	10/1
Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00700 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3503 5011-A3607 5011-A3614 5011-A3303	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)		
		biela	2CHT080300A4500	10/1
		matná biela	2CHT080300A4240	10/1
		šedá	2CHT080300A4241	10/1
		púdrová	2CHT080300A4242	10/1
		olivová	2CHT080300A4243	10/1
		greige	2CHT080300A4244	10/1
		matná čierna	2CHT080300A4237	10/1
Zoni®	Typové číslo: 5011T-A00300 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0399	Kryt zásuvky reproduktorovej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), alebo pre nabíjací prístroj USB.		
		biela	2CHT290040A4500	10/1
		matná biela	2CHT290040A4240	10/1
		šedá	2CHT290040A4241	10/1
		púdrová	2CHT290040A4242	10/1
		olivová	2CHT290040A4243	10/1
		greige	2CHT290040A4244	10/1
		matná čierna	2CHT290040A4237	10/1
Zoni®	Typové číslo: 5014T-A00040 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3 1116412-2 1479190-3 1479191-3	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S plastovým upevňovacím strmeňom. Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone), záslepiek alebo reproduktorových svoriek (max. odporúčaná šírka modulu 19 mm).		
		biela	2CHT290418A4500	10/1
		matná biela	2CHT290418A4240	10/1
		šedá	2CHT290418A4241	10/1
		púdrová	2CHT290418A4242	10/1
		olivová	2CHT290418A4243	10/1
		greige	2CHT290418A4244	10/1
		matná čierna	2CHT290418A4237	10/1
Zoni®	Typové číslo: 5014T-A00418 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014G-A02018 .. 5014T-A00418 ... 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 .. Swing® (L) Zoni® Tango® Levit® (M) Decento®	Záslepka pre zásuvku komunikačnú		
		biela	1116412-3	25/1
		čierna	1116412-2	25/1
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001032A0525 2CKA001032A0528 2CKA001032A0531	Kryt termostatu priestorového s otočným ovládačom S upevňovacou maticou. Pre priestorový termostat so zapínacím alebo prepínacím kontaktom. Pre termostat pre kúrenie/chladienie.		
		biela	2CHT910300A4500	5/1
		matná biela	2CHT910300A4240	5/1
		šedá	2CHT910300A4241	5/1
		púdrová	2CHT910300A4242	5/1
		olivová	2CHT910300A4243	5/1
		greige	2CHT910300A4244	5/1
		matná čierna	2CHT910300A4237	5/1
Zoni®	Typové číslo: 3292T-A00300 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:




Zoni®

Časové spínače • Stmievачe • Snímače pohybu • Diaľkové ovládanie

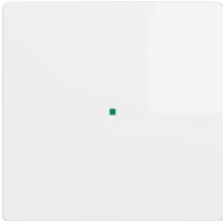
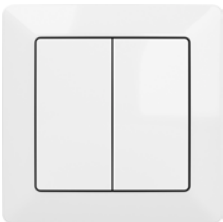
Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt pre prístroje s displejovým modulom Pre termostat so spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovládač časovací komfortný Busch-Timer® alebo snímač kvality vzduchu.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT704010A4500 2CHT704010A4240 2CHT704010A4241 2CHT704010A4242 2CHT704010A4243 2CHT704010A4244 2CHT704010A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®	Typové číslo: 3299T-A40100 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006512A0345 2CKA006515A0704 2CKA006520A0227 2CKA006599A2035 2CKA006599A2988 2CKA006599A2987 2CKA006599A3026 2CKA006599A3025	Kryt stmievača s otočným ovládačom ¹⁶⁾ S upevňovacou maticou.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT940123A4500 2CHT940123A4240 2CHT940123A4241 2CHT940123A4242 2CHT940123A4243 2CHT940123A4244 2CHT940123A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®	Typové číslo: 3294T-A00123 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006500A0013 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281	Kryt stmievača krátkocestného flex Na kompletizáciu je okrem prístroja a rámčeka nutný ešte ovládací prvok 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdialeného ovládania) alebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorom). Viac informácií v kapitole ABB flexTronics®, ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621000A4500 2CHT621000A4240 2CHT621000A4241 2CHT621000A4242 2CHT621000A4243 2CHT621000A4244 2CHT621000A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®	Typové číslo: 6220T-A01000 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C Typové číslo: 3299T-A02182 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT702182A4500 2CHT702182A4240 2CHT702182A4241 2CHT702182A4242 2CHT702182A4243 2CHT702182A4244 2CHT702182A4237	1 1 1 1 1 1 1	
Zoni®	Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Sada Friends of Hue smart switch Inteligentný ovládač na bezdrôtové diaľkové spínanie a stmievanie svetidiel Philips Hue. Možnosť využívania dvoch svetelných scén. Bezbatériové bezúdržbové vyhotovenie. Je možné používať tiež v rámci systémovej inštalácie ABB-free@home®. Vyžaduje Philips Hue Bridge 2. generácie (hranatý tvar) a Philips Hue App (verzia 3.2 alebo vyššia). Obsahuje vysielateľ Friends of Hue smart switch, ovládací kryt, rámček, základňu a obojstranne lepiace pásky. Upevnenie na povrch alebo k inštaláčnej krabici.	biela	2CHT621000C4500	1	
Zoni®	Typové číslo: 6221T-C01000 500		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006710A0031 2CKA006710A0030 6221T-C01000 500	Kryt pre chytrý ovládač Pre kompletizáciu sady Bluetooth Low Energy smart switch. Pre kompletizáciu alebo zmenu farebného vyhotovenia sady Friends of Hue smart switch. Viac informácií v kapitole Diaľkové ovládanie.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621010A4500 2CHT621010A4240 2CHT621010A4241 2CHT621010A4242 2CHT621010A4243 2CHT621010A4244 2CHT621010A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Zoni®	Typové číslo: 6221T-A01010 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.

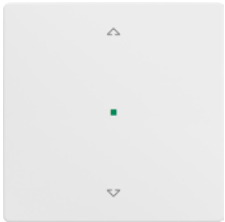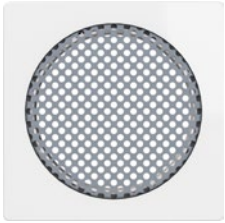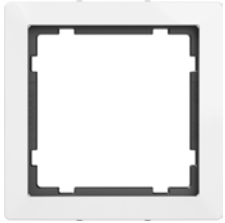	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A89345 3559-A88345	Kryt spínača žalúziového delený s potlačou Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590662A4500 2CHT590662A4240 2CHT590662A4241 2CHT590662A4242 2CHT590662A4243 2CHT590662A4244 2CHT590662A4237	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A00662 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006400A0096 2CKA006400A0099 2CKA006200A0281	Kryt spínača žalúziového krátkocestného flex Na kompletizáciu je okrem prístroja a rámčeka nutný ešte ovládací prvok 2CKA006400A0099 (bez možnosti vzdialeného ovládania) alebo 2CKA006200A0281 (s integrovaným Bluetooth komunikátorom). Viac informácií v kapitole ABB flexTronics®, ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621002A4500 2CHT621002A4240 2CHT621002A4241 2CHT621002A4242 2CHT621002A4243 2CHT621002A4244 2CHT621002A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A01002 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CHX880040A0033 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt pre prístroje s displejovým modulom Pre termostat so spínacími hodinami, časovač Busch-Timer®, ovládač časovací komfortný Busch-Timer® alebo snímač kvality vzduchu.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT704010A4500 2CHT704010A4240 2CHT704010A4241 2CHT704010A4242 2CHT704010A4243 2CHT704010A4244 2CHT704010A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 3299T-A40100 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA008200A0276 2CKA008200A0279 2CKA008200A0153	Kryt zosilňovača s tunerom FM a DAB+, alebo FM, DAB+ a Bluetooth	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT704020A4500 2CHT704020A4240 2CHT704020A4241 2CHT704020A4242 2CHT704020A4243 2CHT704020A4244 2CHT704020A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 3299T-A40200 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA008200A0042	Kryt pre reproduktor Pre zapustený reproduktor. S okrúhlou mriežkou.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT660075A4500 2CHT660075A4240 2CHT660075A4241 2CHT660075A4242 2CHT660075A4243 2CHT660075A4244 2CHT660075A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 5016T-A00075 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 3299U-A52500 5525U-A00100	Kryt prístroja osvetlenia s LED alebo adaptéra Profil 45 Pre prístroje osvetlenia s LED. Pre adaptér pre prístroje Profil 45.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT160070A4500 2CHT160070A4240 2CHT160070A4241 2CHT160070A4242 2CHT160070A4243 2CHT160070A4244 2CHT160070A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 5016T-A00070 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
		Vývodka káblová Na prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod. S odľahčovacou sponou. Prepojovacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky. Priemer kábla pohyblivého prívodu: max. 13 mm	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT480034A4500 2CHT480034A4240 2CHT480034A4241 2CHT480034A4242 2CHT480034A4243 2CHT480034A4244 2CHT480034A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 3938T-A00034 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

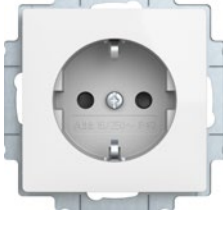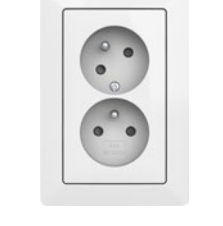Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím strmeňom.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT050001A4500 2CHT050001A4240 2CHT050001A4241 2CHT050001A4242 2CHT050001A4243 2CHT050001A4244 2CHT050001A4237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	Typové číslo: 3902T-A00001 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Na kompletizáciu je nutný špeciálny rámček, ktorý je súčasťou dodávky. Zásuvku nie je možné použiť pre montáž do viacnásobných rámčekov. Typové číslo: 5530T-A67107 xxx	biela matná biela šedá / biela púdrová / biela olivová / biela greige / biela matná čierna / biela matná čierna	2CHT506717C4500 2CHT506717C4240 2CHT506717C4241 2CHT506717C4242 2CHT506717C4243 2CHT506717C4244 2CHT506717C4137 2CHT506717C4237	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Zoni®	Typové číslo: 5530T-A67107 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami 16 A, 250 V AC Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT196657A6500 2CHT196657A6240 2CHT196657A6241 2CHT196657A6242 2CHT196657A6243 2CHT196657A6244 2CHT196657A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	Typové číslo: 6619T-A06657 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s bočnými kontaktmi, s clonkami ¹⁸⁾ 16 A, 250 V AC Upevnenie skrútkami a rozperkami. Bezskrútkové pripojenie vodičov.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT207657A4500 2CHT207657A4240 2CHT207657A4241 2CHT207657A4242 2CHT207657A4243 2CHT207657A4244 2CHT207657A4237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	Typové číslo: 6620T-A07657 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ 16 A, 250 V AC Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40	biela matná biela šedá / biela púdrová / biela olivová / biela greige / biela matná čierna / biela matná čierna	2CHT132357C6500 2CHT132357C6240 2CHT132357C6141 2CHT132357C6142 2CHT132357C6143 2CHT132357C6144 2CHT132357C6137 2CHT132357C6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®	Typové číslo: 5513T-C02357 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjením Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie alebo napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla typu A alebo C. Výstup USB-A: podpora nabíjacieho protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A. Výstup USB-C: podpora nabíjacieho protokolu USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Menovitý prúd jedného výstupu (druhý výstup nepoužiť): 3 A Kludová spotreba: 75 mW Nie je možné používať na dátový prenos. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Stupeň krytia: IP 20, SELV Vstavaná hĺbka: 39,5 mm Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC, 50/60 Hz Typové číslo: 5569T-A32357 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT693257A4500 2CHT693257A4240 2CHT693257A4241 2CHT693257A4242 2CHT693257A4243 2CHT693257A4244 2CHT693257A4237	1 1 1 1 1 1 1	
Zoni®	Typové číslo: 5569T-A32357 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71 L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

	Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím 16 A, 230 V AC Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite kapitolu Technické údaje. Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT966657A4500 2CHT966657A4240 2CHT966657A4241 2CHT966657A4242 2CHT966657A4243 2CHT966657A4244 2CHT966657A4237	1 1 1 1 1 1 1
	Zoni®	Typové číslo: 6699T-A06657 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím ¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite kapitolu Technické údaje. Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC	biela matná biela šedá / biela púdrová / biela olivová / biela greige / biela matná čierna / biela matná čierna	2CHT922357C4500 2CHT922357C4240 2CHT922357C4141 2CHT922357C4142 2CHT922357C4143 2CHT922357C4144 2CHT922357C4137 2CHT922357C4237	1 1 1 1 1 1 1 1
	Zoni®	Typové číslo: 5593T-C02357 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE	Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami ⁵⁹⁾ 16 A, 230 V AC Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n : 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 µs Stupeň ochrany krytím: IP 20 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm ² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča. Bezskrútkové pripojenie vodičov.	biela	2CHT262369A4500	1
	Zoni®	Typové číslo: 5526T-A02369 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6 (1)	Prepínač striedavý IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 44 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590694A6500 2CHT590694A6240 2CHT590694A6241 2CHT590694A6242 2CHT590694A6243 2CHT590694A6244 2CHT590694A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A06940 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	7	Prepínač krížový IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 44 10 AX, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590794A6500 2CHT590794A6240 2CHT590794A6241 2CHT590794A6242 2CHT590794A6243 2CHT590794A6244 2CHT590794A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A07940 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6/0 (1/0)	Ovládač prepínací IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 44 10 A, 250 V AC	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT598694A6500 2CHT598694A6240 2CHT598694A6241 2CHT598694A6242 2CHT598694A6243 2CHT598694A6244 2CHT598694A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
	Zoni®	Typové číslo: 3559T-A86940 xxx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krábíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

²⁶⁾ Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Spínače a zásuvky IP 44 pre zapustenú montáž







Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
5	Prepínač sériový IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44 10 AX, 250 V AC Typové číslo: 3559T-A05940 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT590594A6500 2CHT590594A6240 2CHT590594A6241 2CHT590594A6242 2CHT590594A6243 2CHT590594A6244 2CHT590594A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6+6 (6+1)	Prepínač striedavý dvojité IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44 10 AX, 250 V AC Typové číslo: 3559T-A52940 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT595294A6500 2CHT595294A6240 2CHT595294A6241 2CHT595294A6242 2CHT595294A6243 2CHT595294A6244 2CHT595294A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0+1/0 s blokováním	Ovládač žalúziový jednopólový IP 44 ²⁶⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44 10 A, 250 V AC Typové číslo: 3559T-A88940 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT598894A6500 2CHT598894A6240 2CHT598894A6241 2CHT598894A6242 2CHT598894A6243 2CHT598894A6244 2CHT598894A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom IP 44 ²⁶⁾ ³⁸⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44 16 A, 250 V AC Typové číslo: 6619T-A06995 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT196995A6500 2CHT196995A6240 2CHT196995A6241 2CHT196995A6242 2CHT196995A6243 2CHT196995A6244 2CHT196995A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s bočnými kontaktmi, s clonkami, s viečkom IP 44 ²⁰⁾ ²⁶⁾ ³⁸⁾ Na kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901T-A... ..). Na zaistenie uvedeného stupňa krytia sa odporúča montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii). Upevnenie skrulkami a rozperkami. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 44, 16 A, 250 V AC Typové číslo: 6620T-A07995 xxx	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT207995A6500 2CHT207995A6240 2CHT207995A6241 2CHT207995A6242 2CHT207995A6243 2CHT207995A6244 2CHT207995A6237	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Zoni®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²⁰⁾ Nie je možné používať v SR – iba na export.

²⁶⁾ Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

    
³⁸⁾ Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorení viečka.

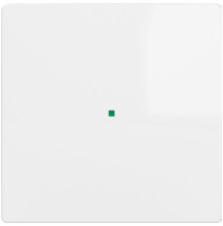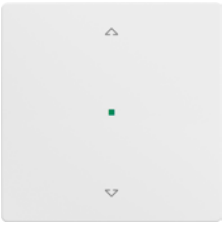Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA006220A0117 Kryt 1-násobný, bez potlače 2CKA006220A0128 Kryt pre 1-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006400A0099 ABB-free@home® a 1-násobné tlačidlóvé 2CKA006200A0281 rozhranie / s 1-násobným akčným členom ABB-free@home®, ďalej pre 1-násobný prvok ABB flexTronics® a 1-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621000A4500 2CHT621000A4240 2CHT621000A4241 2CHT621000A4242 2CHT621000A4243 2CHT621000A4244 2CHT621000A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A01000 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0117 Kryt 1-násobný, symbol „žalúzie“ 2CKA006220A0128 Kryt pre 1-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006400A0099 ABB-free@home® a 1-násobné tlačidlóvé 2CKA006200A0281 rozhranie / s 1-násobným akčným členom ABB-free@home®, ďalej pre 1-násobný prvok ABB flexTronics® a 1-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621002A4500 2CHT621002A4240 2CHT621002A4241 2CHT621002A4242 2CHT621002A4243 2CHT621002A4244 2CHT621002A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A01002 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0117 Kryt 1-násobný, symbol „scény“ 2CKA006220A0128 Kryt pre 1-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006400A0099 ABB-free@home® a 1-násobné tlačidlóvé 2CKA006200A0281 rozhranie / s 1-násobným akčným členom ABB-free@home®, ďalej pre 1-násobný prvok ABB flexTronics® a 1-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT621003A4500 2CHT621003A4240 2CHT621003A4241 2CHT621003A4242 2CHT621003A4243 2CHT621003A4244 2CHT621003A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A01003 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0118 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, bez potlače 2CKA006220A0124 Kryt pre 2-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006220A0125 ABB-free@home® a 2-násobné tlačidlóvé 2CKA006400A0101 rozhranie / akčný člen, ďalej pre 2-násobný 2CKA006200A0283 prvok ABB flexTronics® a 2-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT622000A4500 2CHT622000A4240 2CHT622000A4241 2CHT622000A4242 2CHT622000A4243 2CHT622000A4244 2CHT622000A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A02000 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0118 Kryt 2-násobný ľavý/pravý, symbol „žalúzie“ 2CKA006220A0124 Kryt pre 2-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006220A0125 ABB-free@home® a 2-násobné tlačidlóvé 2CKA006400A0101 rozhranie / akčný člen, ďalej pre 2-násobný 2CKA006200A0283 prvok ABB flexTronics® a 2-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT622002A4500 2CHT622002A4240 2CHT622002A4241 2CHT622002A4242 2CHT622002A4243 2CHT622002A4244 2CHT622002A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A02002 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0118 Kryt 2-násobný ľavý, symbol „scény“ 2CKA006220A0124 Kryt pre 2-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006220A0125 ABB-free@home® a 2-násobné tlačidlóvé 2CKA006400A0101 rozhranie / akčný člen, ďalej pre 2-násobný 2CKA006200A0283 prvok ABB flexTronics® a 2-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT622103A4500 2CHT622103A4240 2CHT622103A4241 2CHT622103A4242 2CHT622103A4243 2CHT622103A4244 2CHT622103A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A02103 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006220A0118 Kryt 2-násobný pravý, symbol „scény“ 2CKA006220A0124 Kryt pre 2-násobné tlačidlóvé rozhranie 2CKA006220A0125 ABB-free@home® a 2-násobné tlačidlóvé 2CKA006400A0101 rozhranie / akčný člen, ďalej pre 2-násobný 2CKA006200A0283 prvok ABB flexTronics® a 2-násobný prvok ABB-free@home® flex.	biela matná biela šedá púdrová olivová greige matná čierna	2CHT622203A4500 2CHT622203A4240 2CHT622203A4241 2CHT622203A4242 2CHT622203A4243 2CHT622203A4244 2CHT622203A4237	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Zoni®	Typové číslo: 6220T-A02203 xxx	1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Zoni®

Kryty pre ABB-free@home®, ABB flexTronics® a ABB-free@home® flex

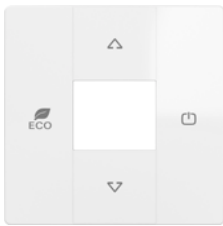Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA006220A0122	Kryt pre termostat priestorový Kryt pre priestorový termostat ABB-free@home®.	biela	2CHT623000A4500	5/1	
2CKA006200A0081		matná biela	2CHT623000A4240	5/1	
2CKA006200A0082		šedá	2CHT623000A4241	5/1	
		púdrová	2CHT623000A4242	5/1	
		olivová	2CHT623000A4243	5/1	
		greige	2CHT623000A4244	5/1	
		matná čierna	2CHT623000A4237	5/1	
Zoni®	Typové číslo: 6220T-A03000 xxx		12345678		
2TMA310011B0001	Medziráčček pre panel dotykový ABB Trevion 55 × 55 mm	biela	2CHT010011B4500	5/1	
		čierna	2CHT010011B4509	5/1	
Zoni®	Typové číslo: 3901T-B11 x		12345678		

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	biela	2CHT010010A6500	20/1
		matná biela	2CHT010010A6240	20/1
		šedá / biela	2CHT010010A6141	20/1
		púdrová / biela	2CHT010010A6142	20/1
		olivová / biela	2CHT010010A6143	20/1
		greige / biela	2CHT010010A6144	20/1
		matná čierna / biela	2CHT010010A6137	20/1
		matná čierna	2CHT010010A6237	20/1
Zoni®	Typové číslo: 3901T-A00010 xxx		12345678	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	2CHT010020A6500	30/1
		matná biela	2CHT010020A6240	30/1
		šedá / biela	2CHT010020A6141	30/1
		púdrová / biela	2CHT010020A6142	30/1
		olivová / biela	2CHT010020A6143	30/1
		greige / biela	2CHT010020A6144	30/1
		matná čierna / biela	2CHT010020A6137	30/1
		matná čierna	2CHT010020A6237	30/1
Zoni®	Typové číslo: 3901T-A00020 xxx		12345678	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	2CHT010030A6500	15/1
		matná biela	2CHT010030A6240	15/1
		šedá / biela	2CHT010030A6141	15/1
		púdrová / biela	2CHT010030A6142	15/1
		olivová / biela	2CHT010030A6143	15/1
		greige / biela	2CHT010030A6144	15/1
		matná čierna / biela	2CHT010030A6137	15/1
		matná čierna	2CHT010030A6237	15/1
Zoni®	Typové číslo: 3901T-A00030 xxx		12345678	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	2CHT010040A6500	15/1
		matná biela	2CHT010040A6240	15/1
		šedá / biela	2CHT010040A6141	15/1
		púdrová / biela	2CHT010040A6142	15/1
		olivová / biela	2CHT010040A6143	15/1
		greige / biela	2CHT010040A6144	15/1
		matná čierna / biela	2CHT010040A6137	15/1
		matná čierna	2CHT010040A6237	15/1
Zoni®	Typové číslo: 3901T-A00040 xxx		12345678	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	2CHT010050A6500	15/1
		matná biela	2CHT010050A6240	15/1
		šedá / biela	2CHT010050A6141	15/1
		púdrová / biela	2CHT010050A6142	15/1
		olivová / biela	2CHT010050A6143	15/1
		greige / biela	2CHT010050A6144	15/1
		matná čierna / biela	2CHT010050A6137	15/1
		matná čierna	2CHT010050A6237	15/1
Zoni®	Typové číslo: 3901T-A00050 xxx		12345678	



ABB s.r.o.

Tuhovská 29
831 06 Bratislava

Kontaktné centrum je vám k dispozícii
v pracovné dni od 8.00 do 16.30 hod.

Tel.: +421 908 676 479

E-mail: info@sk.abb.com



abb.sk



abbvypinace.sk

