


Prístroj prepínača striedavého a ovládača prepínacieho

Kód produktu 3559-A53345

Radenie 6+6/0 (6+1/0)

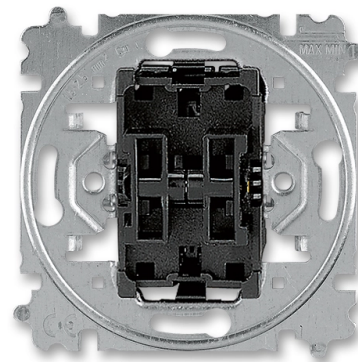

POPIS

Vstavaná hĺbka: 25 mm

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Dútnavku nemožno použiť.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.