


# Prístroj prepínača striedavého a ovládača prepínacieho

**Kód produktu** 3559-A53345

**Radenie** 6+6/0 (6+1/0)

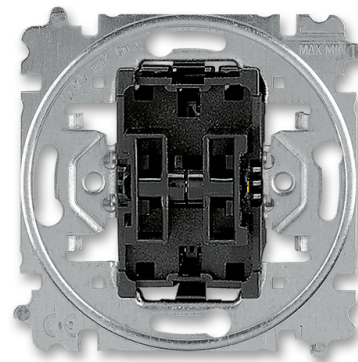

---

## POPIS

---

Vstavaná hĺbka: 25 mm

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dútnavku nemožno použiť.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.