


Prístroj spínača kartového so svorkou N

Kód produktu 2CKA001012A1713

Typové číslo 2025 U

Radenie 1/0So

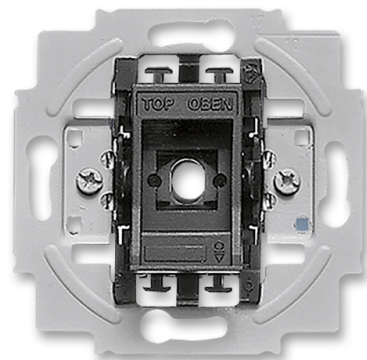

POPIS

K zapnutiu kontaktu dôjde vsunutím štandardnej karty s rozmermi 54 x 86 mm do štrbiny krytu.

Vstavaná hĺbka: 25 mm

10 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Možno použiť orientačnú tlejivku 1784-0-0545.