

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami


**Kód produktu** 5519H-A02357 03

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2P+PE

**Varianta** biela / biela

**Status** Výbeh

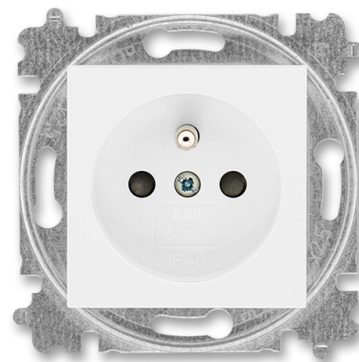

## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	biela / ľadová biela	5519H-A02357 01
	šedá / biela	5519H-A02357 16
	slonová kosť / biela	5519H-A02357 17
	macchiato / biela	5519H-A02357 18
	biela / dymová čierna	5519H-A02357 62
	žltá / dymová čierna	5519H-A02357 64
	červená / dymová čierna	5519H-A02357 65
	oranžová / dymová čierna	5519H-A02357 66
	zelená / dymová čierna	5519H-A02357 67