

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami


Kód produktu 5519H-A02357 63

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Varianta onyx / dymová čierna

Status Výbeh

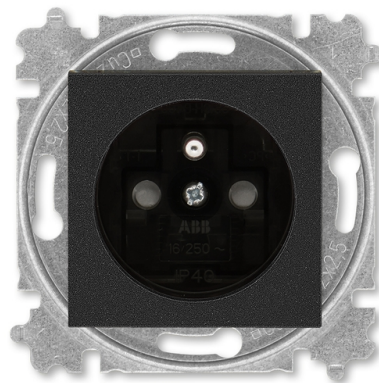

POPIS

IP 40




16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	perleťová / ľadová biela	5519H-A02357 68
	oceľová / dymová čierna	5519H-A02357 69
	titánová / dymová čierna	5519H-A02357 70