

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou


**Kód produktu** 5513M-C02357 41

**Dizajn** Neo®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Varianta** biela / ľadová modrá

**Status** Výbeh

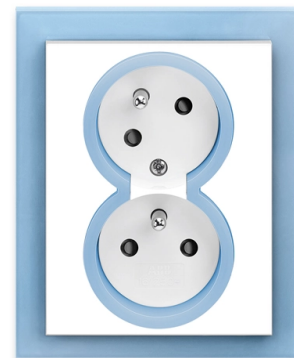

## POPIS

IP 40

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5513M-C02357 01
 biela / biela	5513M-C02357 03
 biela / ľadová zelená	5513M-C02357 42
 biela / ľadová oranžová	5513M-C02357 43
 biela / ľadová šedá	5513M-C02357 44
 grafitová / ľadová biela	5513M-C02357 61