

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním


Kód produktu 5569H-A02357 63

Dizajn Levit®M

Radenie 2P+PE

Variant onyx / dymová čierna

Status Výbeh

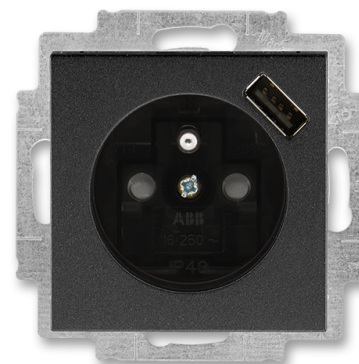

POPIS

Pripravujeme nový produkt s dvomi USB.

POZOR! V prípade samostatnej inštalácie zásuvky je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V prípade inštalácie zásuvky do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardné rámčeky zodpovedajúce násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

Pre súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocou USB kábla typu A.

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Výstupné napätie: 5 V DC ± 5% (SELV)

Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA

Vstavaná hĺbka: 35 mm




Nedá sa použiť na dátový prenos.

16 A, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 perleťová / ľadová biela	5569H-A02357 68
 oceľová / dymová čierna	5569H-A02357 69
 titánová / dymová čierna	5569H-A02357 70