


Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím

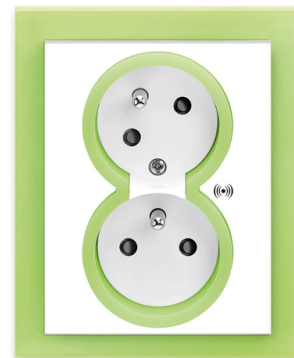

Kód produktu 5583M-C02357 42

Dizajn Neo®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant biela / ľadová zelená

Status Výbeh

POPIS

Akustická signalizácia poruchy.

IP 40

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová biela	5583M-C02357 01
	biela / biela	5583M-C02357 03
	biela / ľadová modrá	5583M-C02357 41
	biela / ľadová oranžová	5583M-C02357 43
	biela / ľadová šedá	5583M-C02357 44
	grafitová / ľadová biela	5583M-C02357 61