


# Prístroj termostatu priestorového, s tepelnou spätnou väzbou

Kód produktu 2CKA001032A0485

Typové číslo 1096 U

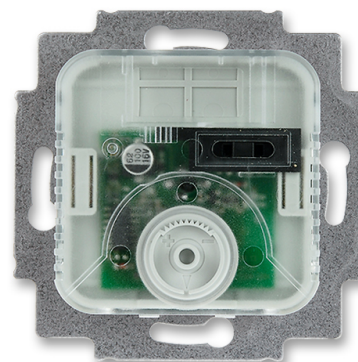

---

## POPIS

---

Vstup pre časovo riadené zníženie teploty, prepínač režimu (Zap, Vyp, Zníženie teploty - je indikované kontrolkou)

Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C (orientačná stupnica s číslami 1 až 6)

Spínacia teplotná diferencia:  $\pm 0,4$  K

Zníženie teploty (teplotný útlm): cca o 4 K z nastavenej hodnoty

Kontakt relé rozopne pri dosiahnutí nastavenej teploty.

1 A (1 A), 24 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre indukčnú záťaž.