


# Prístroj termostatu pre podlahové vykurovanie

**Kód produktu** 2CKA001032A0498

**Typové číslo** 1095 UF-507

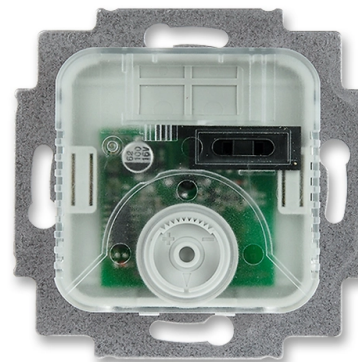

---

## POPIS

---

Otočné nastavenie požadovanej teploty. Vstup pre časovo riadené zníženie teploty.

Funkcia posuvného prepínača: 1. trvalá aktivácia teplotného útlmu, 2. normálna prevádzka (teplotný útlm nie je aktívny), 3. aktivácia teplotného útlmu zvonku (privedením L na špeciálnu svorku)

Indikácia stavu výstupu pomocou LED.

Súčasťou dodávky je podlahový teplotný snímač NTC (10 k $\Omega$  pri 25 °C, dĺžka kábla 4 m).

Nastaviteľné teploty: +10 °C až +50 °C

Spínací teplotný rozdiel:  $\pm$  0,5 K

Teplotný útlm: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

Kontakt relé rozopne pri dosiahnutí nastavenej teploty.

16 A (cos $\phi$  = 1), 230 V AC , 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).