


Prístroj termostatu pre kúrenie/chladenie

Kód produktu 2CKA001032A0515

Typové číslo 1099 UHK

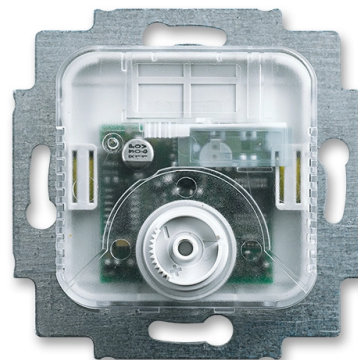

POPIS

Dva nezávislé zapínacie reléové kontakty pre samostatné ovládanie kúrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnutí požadovanej teploty.

Vstup (230 V AC) pre externé riadenie prepínania režimov
Kúrenie/Chladenie.

Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C

Spínacia teplotná diferencia: $\pm 0,5$ K

Menovitý prúd pre kúrenie: 10 A (4 A)

Menovitý prúd pre chladenie: 5 A (2 A)

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre indukčnú záťaž.