


# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 01

**Dizajn** Levit®

**Variants** biela / ľadová biela

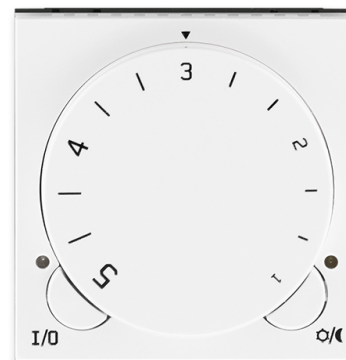

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).  
 Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu.  
 Lineárne nastavenie teploty.  
 Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED.  
 Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).  
 Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

### Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0,25 K < BR >

### Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K < BR > Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútornú prepojku podľa návodu.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variants   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  biela / biela              | 3292H-A10101 03 |
|  šedá / biela              | 3292H-A10101 16 |
|  slonová kosť / biela     | 3292H-A10101 17 |
|  macchiato / biela        | 3292H-A10101 18 |
|  biela / dymová čierna    | 3292H-A10101 62 |
|  žltá / dymová čierna     | 3292H-A10101 64 |
|  červená / dymová čierna  | 3292H-A10101 65 |
|  oranžová / dymová čierna | 3292H-A10101 66 |
|  zelená / dymová čierna   | 3292H-A10101 67 |