


# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 64

**Dizajn** Levit®

**Variant** žltá / dymová čierna

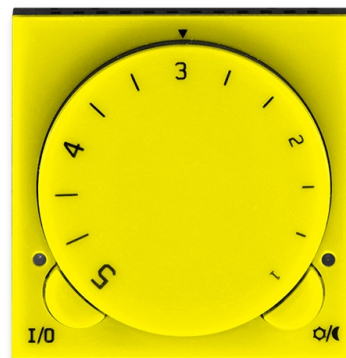

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu.

Lineárne nastavenie teploty.

Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED.

Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0,25 K < BR >










Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K < BR > Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ládová Biela	3292H-A10101 01
 Biela / Biela	3292H-A10101 03
 Šedá / Biela	3292H-A10101 16
 Slonová Kost / Biela	3292H-A10101 17
 Macchiato / Biela	3292H-A10101 18
 Biela / Dymová Čierna	3292H-A10101 62
 Červená / Dymová Čierna	3292H-A10101 65
 Oranžová / Dymová Čierna	3292H-A10101 66
 Zelená / Dymová Čierna	3292H-A10101 67