


# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10101 69

**Dizajn** Levit®M

**Variant** oceľová / dymová čierna

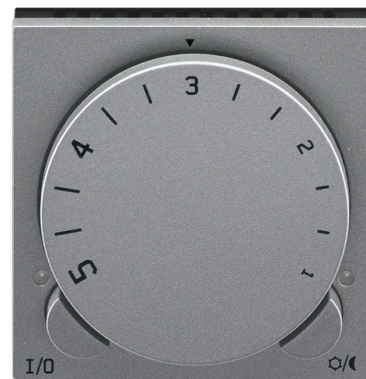

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).  
 Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu.  
 Lineárne nastavenie teploty.  
 Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED.  
 Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).  
 Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

### Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0,25 K< BR>




### Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K< BR>Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Onyx / Dymová Čierna	3292H-A10101 63
 Perleťová / Ladová Biela	3292H-A10101 68
 Titánová / Dymová Čierna	3292H-A10101 70