


Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292M-A10101 01

Dizajn Neo®

Variants biela / ľadová biela

Status Výbeh

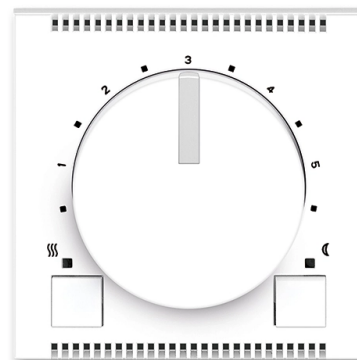

POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:






Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútornú prepajku podľa návodu .

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová modrá	3292M-A10101 41
 biela / ľadová zelená	3292M-A10101 42
 biela / ľadová oranžová	3292M-A10101 43
 biela / ľadová šedá	3292M-A10101 44
 grafitová / ľadová biela	3292M-A10101 61