


# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292M-A10101 42

**Dizajn** Neo®

**Varianta** biela / ľadová zelená

**Status** Výbeh

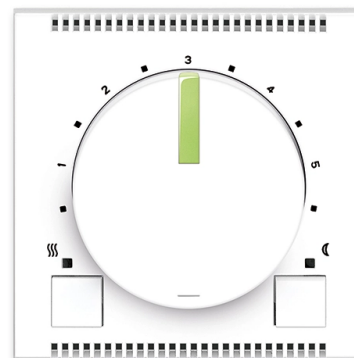

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:


 



Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu .

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3292M-A10101 01
 Biela / Ľadová Modrá	3292M-A10101 41
 Biela / Ľadová Oranžová	3292M-A10101 43
 Biela / Ľadová Šedá	3292M-A10101 44
 Grafitová / Ľadová Biela	3292M-A10101 61