


# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292E-A10101 08

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Varianta** titánová

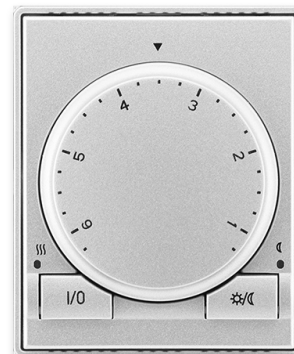

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:







Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútornú prepojku podľa návodu .

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3292E-A10101 01
 biela / biela	3292E-A10101 03
 starostrieborná	3292E-A10101 32
 šampanská	3292E-A10101 33
 antracitová	3292E-A10101 34
 oceľová	3292E-A10101 36