


Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292H-A10301 01

Dizajn Levit®

Variant biela / ľadová biela

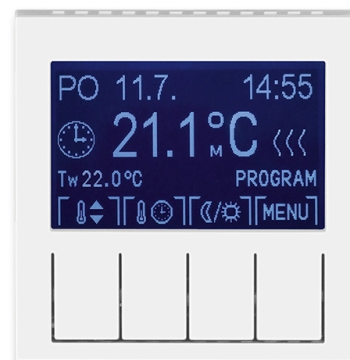

POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka

Základný program: voľba z 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmová

Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľnej teploty

Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre

jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.

Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívna regulácia, funkcia predvídania, obmedzenie nastaviteľných teplôt, počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
Biela / Biela	3292H-A10301 03
Šedá / Biela	3292H-A10301 16
Slonová Kosť / Biela	3292H-A10301 17
Macchiato / Biela	3292H-A10301 18
Biela / Dymová Čierna	3292H-A10301 62
Žltá / Dymová Čierna	3292H-A10301 64
Červená / Dymová Čierna	3292H-A10301 65
Oranžová / Dymová Čierna	3292H-A10301 66
Zelená / Dymová Čierna	3292H-A10301 67