


# Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292E-A10301 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Variant** biela / ľadová biela

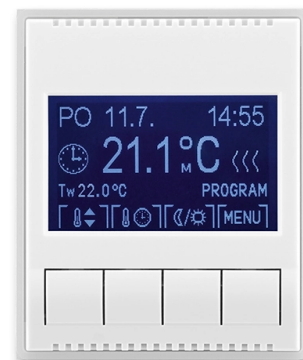

## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka

Základný program: voľba z 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmová

Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľnej teploty

Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.







Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívna regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt, počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3292E-A10301 03
	titánová	3292E-A10301 08
	starostrieborná	3292E-A10301 32
	šampanská	3292E-A10301 33
	antracitová	3292E-A10301 34
	oceľová	3292E-A10301 36