


# Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006599A2987

Typové číslo 2117 U-500

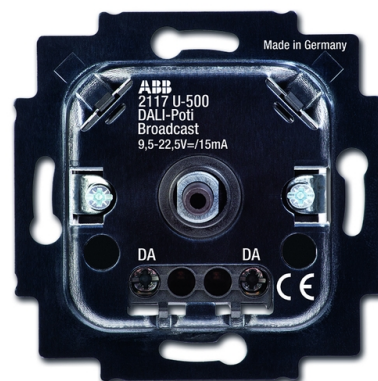

## POPIS

Pre centrálné spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.

Zvýšená citlivosť nastavenia jasu pri pomalom otáčaní.

Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls).

Je nutné zaistiť napájanie z externého zdroja DALI podľa STN EN 62386 (napr. Tridonic, Philips, HELVAR alebo pomocou aktívneho potenciometra 6599-0-2988).

Prúdová spotreba: max. 15 mA

Prístroj je odolný proti prepólovaniu.

Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)

Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná

Základná úroveň jasu : minimálna alebo predvoliteľná

Paralelne možno prepojiť až päť potenciometrov.

Možno použiť na ďalšie ovládacie miesto v kombinácii s prístrojom 6599-0-2988.

Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.

2-vodičové pripojenie.

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.