


# Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006599A3026

Typové číslo 2116/11 U

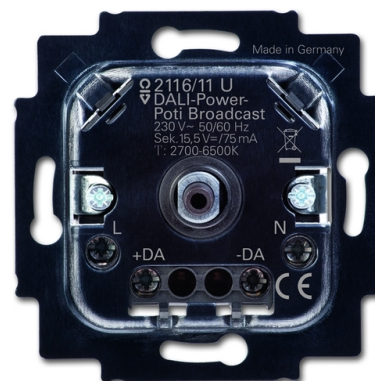

## POPIS

Pre centrálné spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.

pre reguláciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel s predradníkom DALI s funkciou "tunable white" zodpovedajúce STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah regulácie farebnej teploty (farebná teplota): 2 700 - 6 500 K  
Zvýšená citlivosť nastavenia pri pomalom otáčaní.

Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls).

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)

Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná

Základná úroveň jasu: minimálna alebo predvoliteľná

V aktívnom režime prístroj slúži ako napájací zdroj DALI (15,5 V DC/75 mA) až pre 37 zariadení DALI (príp. možno paralelne zapojiť až tri aktívne potenciometre pre napájanie až 111 zariadení DALI).

V pasívnom režime sa prístroj chová ako prídavná ovládacia jednotka.

Paralelné prepojenie potenciometrov: až 3 ks v aktívnom režime alebo až 5 ks v pasívnom režime

Prístroj nie je vhodný pre kombináciu s inými snímačmi DALI.

Vlastná spotreba: max. 2,5 W

4vodičové pripojenie (v pasívnom režime 2-vodičové)

230 v AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skruťkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.