


# Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006599A3025  
Typové číslo 2116 U

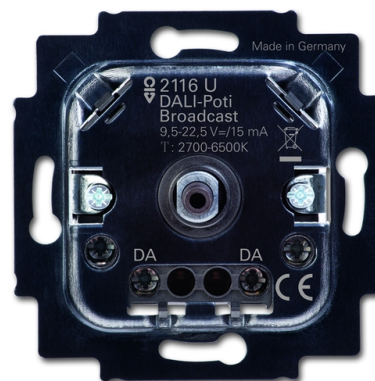

## POPIS

Pre centrálné spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.

Pre reguláciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel s predradníkom DALI s funkciou "tunable white" zodpovedajúce STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah regulácie farebnej teploty (farebnej teploty): 2 700 - 6 500 K

Zvýšená citlivosť nastavenia pri pomalom otáčaní.

Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls).

Je nutné zaistiť napájanie z externého zdroja DALI podľa STN EN 62386 (napr. Tridonic, Philips, HELVAR alebo pomocou aktívneho potenciometra 6599-0-3026).

Prúdová spotreba: max. 15 mA

Prístroj je odolný proti prepólovaniu.

Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)

Úroveň jasů pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná

Základná úroveň jasů: minimálna alebo predvoliteľná

Paralelne možno prepojiť až päť potenciometrov.

Možno použiť na ďalšie ovládacie miesto v kombinácii s prístrojom 6599-0-3026.

Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.

2-vodičové pripojenie

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.