


Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie

Kód produktu 2CKA006560A1205

Typové číslo 6560 U-101

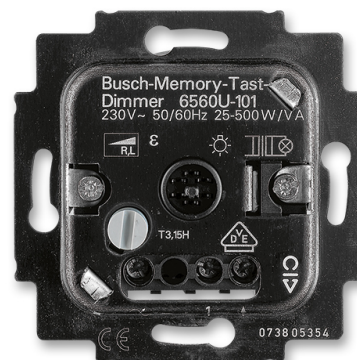

POPIS

Pamäť hodnoty jasu.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor 20-500 W/V·A, Svietidlo možno spínať aj regulovať z ďalších miest osadených zapínacím ovládačom (radenie 1/0).

min.

min. 20 W/V·A, max. 500 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (je zabudovaná v kryte určitých dizajnových radov).

Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premost'ovať kontakt ovládača).

Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.

Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).