


Prístroj stmievača univerzálneho pre krátkocestné ovládanie

Kód produktu 2CKA006590A0171
Typové číslo 6593 U-500

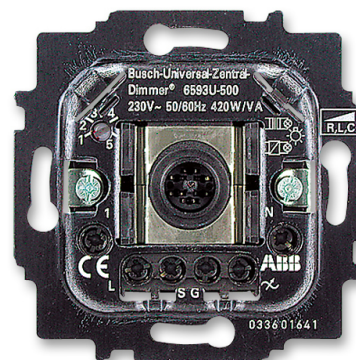

POPIS

Pamäť hodnoty jasů. Inteligencia pre univerzálnu prevádzku (automatické rozpoznanie druhu záťaže). Elektronická ochrana pred skratom a preťažením, prepínač funkcie (zapnutie alebo vypnutie pamätevej funkcie, rýchle či plynulé zapnutie alebo vypnutie).

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor. Pre zvýšenie zaťažiteľnosti o 315 W/V·A možno pripojiť výkonový modul (6594 U).

Svietidlo možno spínať aj regulovať z ďalších miest osadených zapínacím ovládačom (radenie 1/0).

Možné využiť tiež kryt s IR prijímačom pre diaľkové ovládanie, komfortný časovací ovládač Busch-Timer® alebo snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech.

Možnosť infračerveného ovládania iba v spojení s krytmi vybavenými IR prijímačom - viď nižšie. V kombinácii so snímačom prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti.

min. 50 W/V·A (pre IR ovládanie min. 60 W), max. 420 W/V·A, 230 V AC
Pomocou výkonového modulu je možné zaťažiteľnosť zvýšiť o 315 W/V·A.

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (je zabudovaná v kryte určitých dizajnových radov).

Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premost'ovať kontakt ovládača).

Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.

Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).