


Prístroj regulátora pre predradníky 1 - 10 V, pre krátkocestné ovládanie

Kód produktu 2CKA006550A0042

Typové číslo 6550 U-101-500

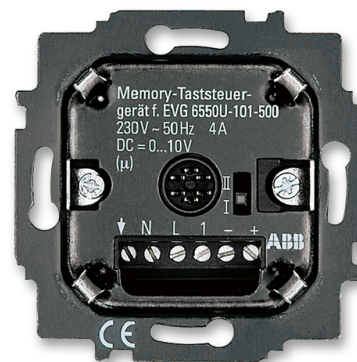

POPIS

Pamäť hodnoty jasů. Integrovaný obmedzovač zapínacieho prúdu.

Prepínač prevádzkového režimu (normálny; tlačidlový - pri krátkom/dlhšom stlačení reléový výstup zopne na okamih/po dobu stlačenia).

Pre žiarivky s analógovým elektronickým stmievateľným predradníkom s riadiacim vstupom 1 - 10 V DC (z dôvodu vyšších zapínacích prúdov sa odporúča pre viac ako 5 predradníkov použiť pomocné relé).

Max. riadiaci prúd: 50 mA DC

Svietidlo možno spínať aj regulovať z ďalších miest osadených zapínacím ovládačom (radenie 1/0).

Možno využiť tiež kryt s IR prijímačom pre diaľkové ovládanie, komfortný časovací ovládač Busch-Timer® alebo snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech.

Možnosť infračerveného ovládania iba v spojení s krytmi vybavenými IR prijímačom - viď nižšie. V kombinácii so snímačom prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti.

4 A ($\cos\phi = 0,9$), 3 A ($\cos\phi = 0,5$), 700 W/V·A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premost'ovať kontakt ovládača).

Osvetlenie krytu dútnavkou nemožno použiť.