


# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299H-A02182 64

**Dizajn** Levit®

**Variant** žltá / dymová čierna

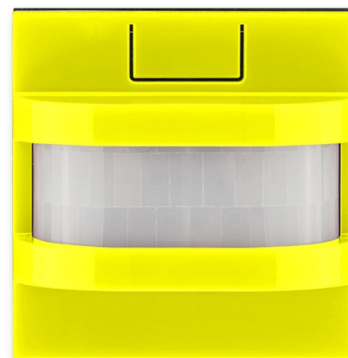

## POPIS









Uhol pokrytia: cca 180 ° (2 snímacie roviny)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová biela	3299H-A02182 01
	biela / biela	3299H-A02182 03
	šedá / biela	3299H-A02182 16
	slonová kosť / biela	3299H-A02182 17
	macchiato / biela	3299H-A02182 18
	biela / dymová čierna	3299H-A02182 62
	červená / dymová čierna	3299H-A02182 65
	oranžová / dymová čierna	3299H-A02182 66
	zelená / dymová čierna	3299H-A02182 67