


Strážca domový Busch-Wächter® 70 MasterLINE

Kód produktu 2CKA006800A2546

Typové číslo 6854 AGM-204-500

Radenie 1

Variant biela

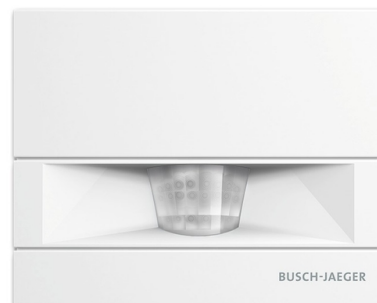

POPIS

Uhol pokrytia: 70 °

Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Dosah možno skrátiť až na 6 m.

Nastaviteľné preddefinované hodnoty: < BR>- prahové osvetlenie (3/15 lux, denný režim, Test/Standard)

- oneskorenie vypnutia (1/3/5 min.)

Indikácia detekcie pohybu pomocou LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlom ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Diaľkové ovládanie nie je možné použiť.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 100 × 125 × 33 mm

3-vodičové pripojenie.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

6 AX (cosφ = 0,6), 1 380 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová	2CKA006800A2547
 antracit	2CKA006800A2548



titánová

2CKA006800A2547



antracit

2CKA006800A2548