


# Strážca domový Busch-Wächter® 70 MasterLINE

**Kód produktu** 2CKA006800A2547

**Typové číslo** 6854 AGM-208-500

**Radenie** 1

**Variant** titánová

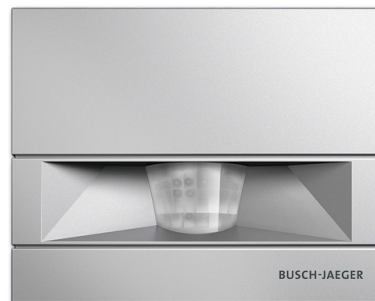

## POPIS

Uhol pokrytia: 70 °

Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Dosah možno skrátiť až na 6 m.

Nastaviteľné preddefinované hodnoty: < BR>- prahové osvetlenie (3/15 lux, denný režim, Test/Standard)

- oneskorenie vypnutia (1/3/5 min.)

Indikácia detekcie pohybu pomocou LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom)

možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Diaľkové ovládanie nie je možné použiť.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 100 × 125 × 33 mm

3-vodičové pripojenie.

pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové

žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor,

pre žiarivky, LED ai.

6 AX (cosφ = 0,6), 1 380 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhašiaci člen RC alebo zvodič prepätia.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	2CKA006800A2546
 antracit	2CKA006800A2548



biela

2CKA006800A2546



antracit

2CKA006800A2548