


Strážca domový Busch-Wächter® 110 MasterLINE

Kód produktu 2CKA006800A2611

Typové číslo 6855 AGM-204-500

Radenie 1

Variant biela

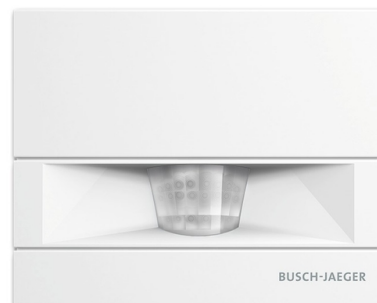

POPIS

Uhol pokrytia: 110 °

Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Dosah možno skrátiť až na 6 m.

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (3 lux až denný režim, Test/Standard)

- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu pomocou LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlom ovládačom)

možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Diaľkové ovládanie pomocou IR vysielača 6800-0-2585 alebo 6800-0-2583.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 100 × 125 × 33 mm

3-vodičové pripojenie.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

10 AX (cosφ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblastí detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová	2CKA006800A2612
 antracit	2CKA006800A2613



titánová

2CKA006800A2612



antracit

2CKA006800A2613