


# Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu s krátkocestným ovládačom, nástenný

**Kód produktu** 3299A-A11908 H

**Dizajn** Tango®

**Variant** hnedá

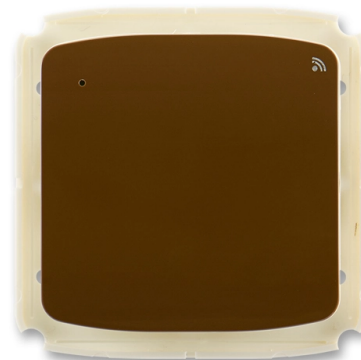

## POPIS

Pri stlačení celého hmatníka, hrán alebo jednotlivých rohov sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať niekoľko prijímačov).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	3299A-A11908 B
 Slonová Kost	3299A-A11908 C
 Šedá	3299A-A11908 S
 Běžová	3299A-A11908 D
 Čierna	3299A-A11908 N
 Dymová Šedá	3299A-A11908 S2
 Vresová Červená	3299A-A11908 R2