


# Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu s krátkocestným ovládačom, nástenný

**Kód produktu** 3299A-A11908 S2

**Dizajn** Tango®

**Variant** dymová šedá

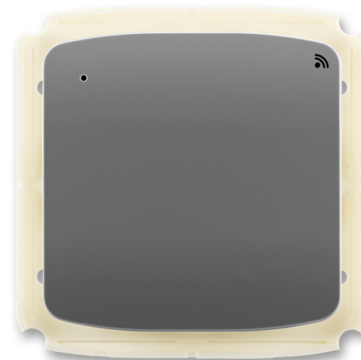

## POPIS

Pri stlačení celého hmatníka, hrán alebo jednotlivých rohov sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať niekoľko prijímačov).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3299A-A11908 B
 slonová kosť	3299A-A11908 C
 šedá	3299A-A11908 S
 béžová	3299A-A11908 D
 hnedá	3299A-A11908 H
 čierna	3299A-A11908 N
 vresová červená	3299A-A11908 R2