


Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Kód produktu 3299H-A21908 17

Dizajn Levit®

Variant slonová kosť / biela

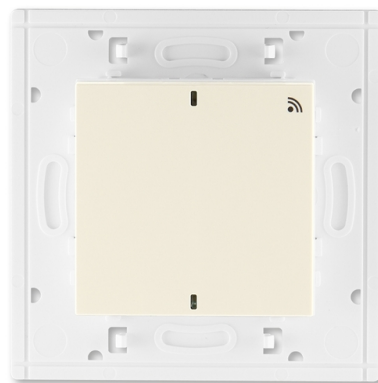

POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s










Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ladvová Biela	3299H-A21908 01
 Biela / Biela	3299H-A21908 03
 Šedá / Biela	3299H-A21908 16
 Macchiato / Biela	3299H-A21908 18
 Biela / Dymová Čierna	3299H-A21908 62
 Žltá / Dymová Čierna	3299H-A21908 64
 Červená / Dymová Čierna	3299H-A21908 65
 Oranžová / Dymová Čierna	3299H-A21908 66
 Zelená / Dymová Čierna	3299H-A21908 67