


# Vysielač RF jednonásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299H-A21908 18

**Dizajn** Levit®

**Variant** macchiato / biela

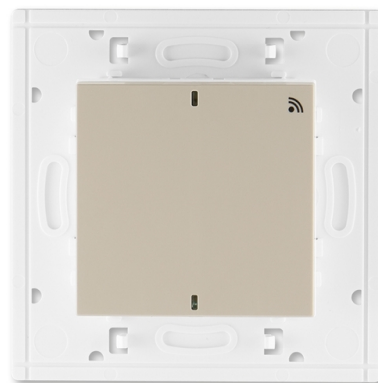

## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s










Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant  | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela       | 3299H-A21908 01 |
|  biela / biela             | 3299H-A21908 03 |
|  šedá / biela             | 3299H-A21908 16 |
|  slonová kosť / biela     | 3299H-A21908 17 |
|  biela / dymová čierna    | 3299H-A21908 62 |
|  žltá / dymová čierna     | 3299H-A21908 64 |
|  červená / dymová čierna  | 3299H-A21908 65 |
|  oranžová / dymová čierna | 3299H-A21908 66 |
|  zelená / dymová čierna   | 3299H-A21908 67 |