


# Vysielač RF jednonásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299H-A21908 67

**Dizajn** Levit®

**Variants** zelená / dymová čierna

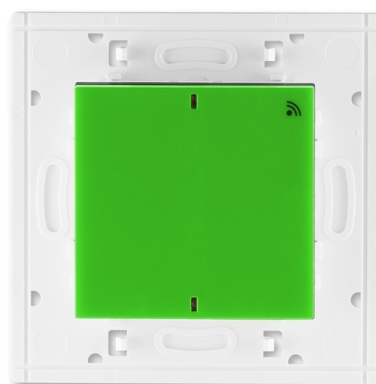

## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s






Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3299H-A21908 01
 Biela / Biela	3299H-A21908 03
 Šedá / Biela	3299H-A21908 16
 Slonová Kost / Biela	3299H-A21908 17
 Macchiato / Biela	3299H-A21908 18
Biela / Dymová Čierna	3299H-A21908 62
Žltá / Dymová Čierna	3299H-A21908 64
Červená / Dymová Čierna	3299H-A21908 65
Oranžová / Dymová Čierna	3299H-A21908 66