


Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Kód produktu 3299H-A11908 63

Dizajn Levit®M

Variant onyx / dymová čierna

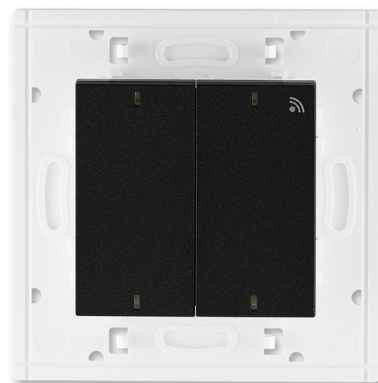

POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s




Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|---|--------------------------|---------------------|
|  | perleťová / ľadová biela | 3299H-A11908 68 |
|  | oceľová / dymová čierna | 3299H-A11908 69 |
|  | titánová / dymová čierna | 3299H-A11908 70 |