


# Vysielač RF jednonásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299M-A21908 43

**Dizajn** Neo®

**Variant** biela / ľadová oranžová

**Status** Výbeh

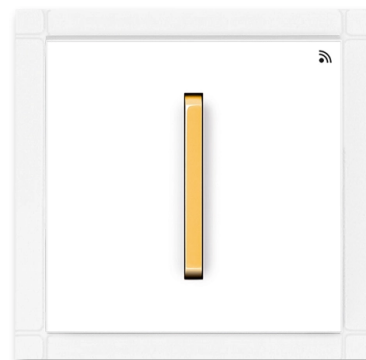

## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle jeden alebo dva prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 1

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s






Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3299M-A21908 01
 Biela / Ľadová Modrá	3299M-A21908 41
 Biela / Ľadová Zelená	3299M-A21908 42
 Biela / Ľadová Šedá	3299M-A21908 44
 Grafitová / Ľadová Biela	3299M-A21908 61