


Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Kód produktu 3299M-A11908 43

Dizajn Neo®

Variant biela / ľadová oranžová

Status Výbeh

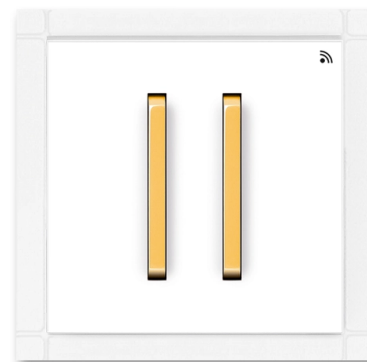

POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová biela	3299M-A11908 01
	biela / ľadová modrá	3299M-A11908 41
	biela / ľadová zelená	3299M-A11908 42
	biela / ľadová šedá	3299M-A11908 44
	grafitová / ľadová biela	3299M-A11908 61