


# Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299M-A11908 44

**Dizajn** Neo®

**Variant** biela / ľadová šedá

**Status** Výbeh

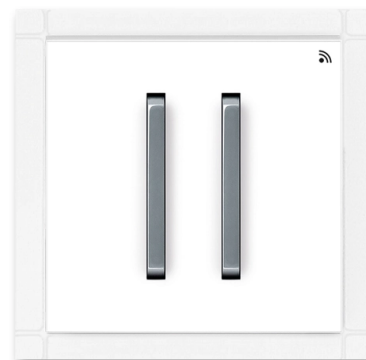

## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielať: 60 s






Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielať a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3299M-A11908 01
 Biela / Ľadová Modrá	3299M-A11908 41
 Biela / Ľadová Zelená	3299M-A11908 42
 Biela / Ľadová Oranžová	3299M-A11908 43
 Grafitová / Ľadová Biela	3299M-A11908 61