


Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiovfrekvenčného (RF) signálu

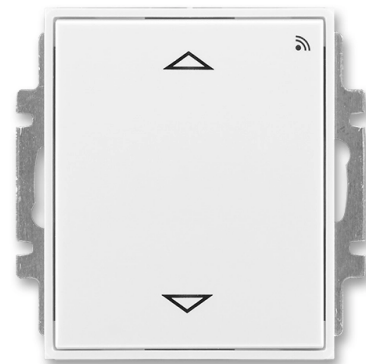

Kód produktu 3299E-A33108 03

Dizajn Element®, Time®

Variant biela / biela

POPIS

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.

Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.

Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysieláč (napr. 3299A-A11908). V inštaláčnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).

Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysieláčom.

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz

Spínací prvok: 2x relé< BR>Doba zopnutia relé: 3 min

Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

4vodičové pripojení

3 A, $\cos\phi = 0,8$; 230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 3299E-A33108 01 |
|  titánová | 3299E-A33108 08 |
|  starostrieborná | 3299E-A33108 32 |
|  šampanská | 3299E-A33108 33 |
|  antracitová | 3299E-A33108 34 |
|  oceľová | 3299E-A33108 36 |