


Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, spínací, vstavaný

Kód produktu 3299-11508

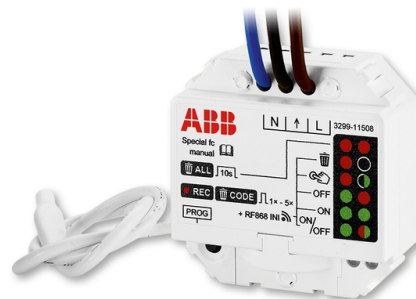

POPIS

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, tlačidlo, časovač (1 s až 60 min.).

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz< BR>Max. počet kódov v pamäti: 32

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)

Stupeň krytia: IP 20< BR>Výstup: zapínacie kontakt relé

Pre žiarovky na 230 V AC (2300 W)

Pre mn halogénové žiarovky (1750 V·A)

Pre žiarivky (500 V·A/64μ F)

230 V AC, 3-vodičové pripojenie