


Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, stmievací pre LED žiarovky, vstavaný

Kód produktu 3299-13518

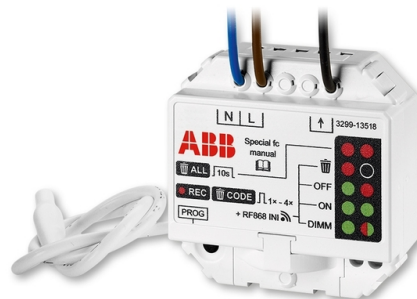

POPIS

Spínací prvok: tranzistor

Typ konania: fázová regulácia so spúšťaním na zostupnej hrane (R, C)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Možno použiť ako opakovač signálu.

Max. počet kódov v pamäti: 32

Pracovná teplota: -20 °C do +40 °C

Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)

Stupeň krytia: IP 20< BR>

3-vodičové zapojenie

min. 3 V·A, max. 40 V·A pre stmievateľné LED žiarovky alebo stmievateľné kompaktné žiarivky 230V