


# Prijímač RF jednokanálový, s reléovým a analógovým výstupom

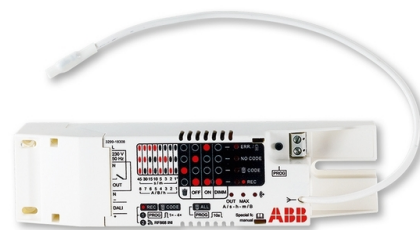

Kód produktu 3299-18308

---

## POPIS

---

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Max. počet kódov v pamäti: 32

Funkcia: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmievač

Ovládanie vysielateľom v jednotlačidlovom režime:

- opakované krátke stlačenie jedného tlačidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP...
- opakované dlhé stlačenie toho istého tlačidla = zvyšovanie jasu, znižovanie jasu, zvyšovanie jasu ...

Ovládanie vysielateľom v dvoj tlačidlovom režime:

- krátke stlačenie tlačidla hore/dole = ZAP/VYP
- dlhé stlačenie tlačidla hore/dole = zvyšovanie jasu/znižovanie jasu

Možno použiť ako opakovač signálu.

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vonkajšie rozmery : 162 × 40 × 29,5 mm

1 600 V·A pre žiarivky. Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max. 16 A pri AC-1

1 - 10 V ± 0,25 V DC (max. -100 mA), 0 - 10 V ± 0,25 V DC (max. 2,5 mA)

230 V AC

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).