


Modul vysielajúca stavu kontaktov RF, vstavaný

Kód produktu 3299-20958

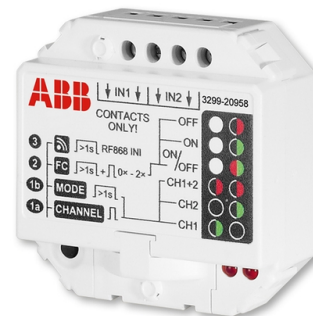

POPIS

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet vstupov: 2

Počet ovládaných kanálov: 2

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm

Neumiestňovať na kovovú podložku.