


# Prepínač striedavý IP 44, zapustený, s popisovým poľom

**Kód produktu** 3558E-A06910 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Radenie** 6 (1)

**Variants** biela / ľadová biela

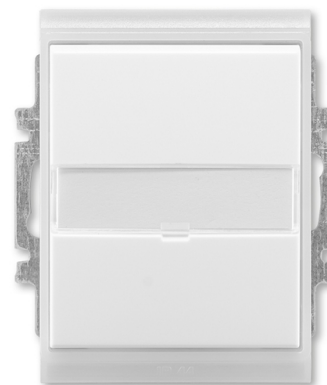

## POPIS




10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	biela / biela	3558E-A06910 03
	slonová kosť / ľadová biela	3558E-A06910 21
	kávová / ľadová opáľová	3558E-A06910 25