


# Prepínač striedavý IP 44, zapustený, s popisovým poľom

**Kód produktu** 3558E-A06910 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Radenie** 6 (1)

**Variants** biela / ľadová biela

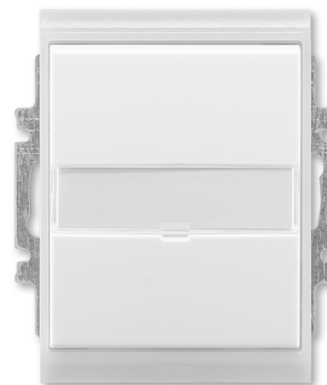

## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variants	Kód produktu
	biela / biela	3558E-A06910 03
	titánová	3558E-A06910 08
	šampanská	3558E-A06910 33