


Prepínač striedavý IP 44, zapustený, s popisovým poľom

Kód produktu 3558E-A06910 08

Dizajn Time®

Radenie 6 (1)

Variant titánová

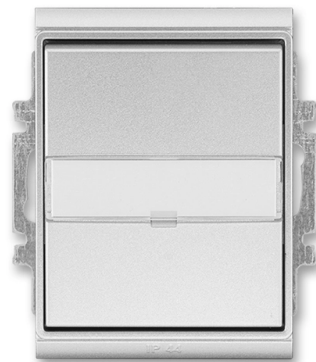

POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3558E-A06910 01
 Biela / Biela	3558E-A06910 03
 Šampanská	3558E-A06910 33