


# Prepínač striedavý IP 44, zapustený, s popisovým poľom

**Kód produktu** 3558E-A06910 33

**Dizajn** Time®

**Radenie** 6 (1)

**Varianta** šampanská

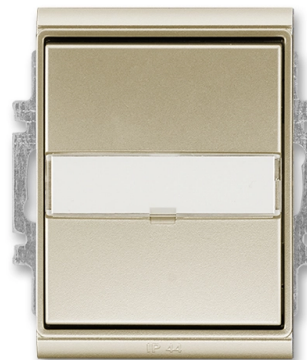

## POPIS

10 AX, 250 V AC




Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3558E-A06910 01
 biela / biela	3558E-A06910 03
 titánová	3558E-A06910 08