


Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený

Kód produktu 3558E-A52940 03

Dizajn Element®, Time®

Radenie 6+6 (6+1)

Varianta biela / biela

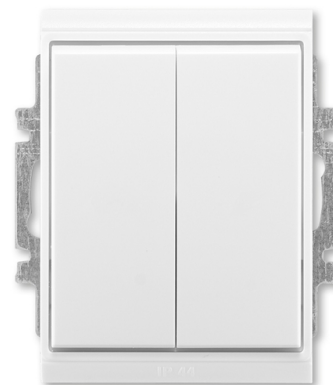

POPIS

10 AX, 250 V AC


Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 3558E-A52940 01 |