


# Prepínač striedavý dvojitý IP 44, zapustený

**Kód produktu** 3558E-A52940 03

**Dizajn** Element®, Time®

**Radenie** 6+6 (6+1)

**Variant** biela / biela

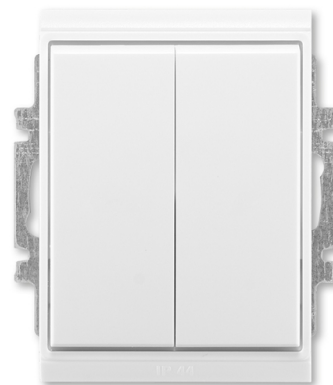

## POPIS

10 AX, 250 V AC




Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.

Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3558E-A52940 01
 titánová	3558E-A52940 08
 šampanská	3558E-A52940 33